


E10832



Verbindungskabel

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

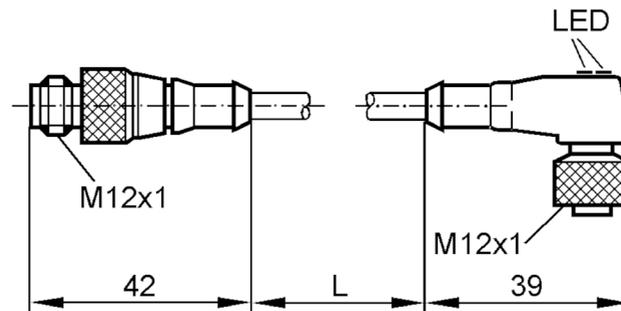

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10832



Verbindungskabel

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PVC, orange, \varnothing 5 mm; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm² (19 x \varnothing 0,15 mm)

Anschluss

