

E10837




Anschlusskabel mit Stecker

ASTAH050VAN00,6A02

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10853

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

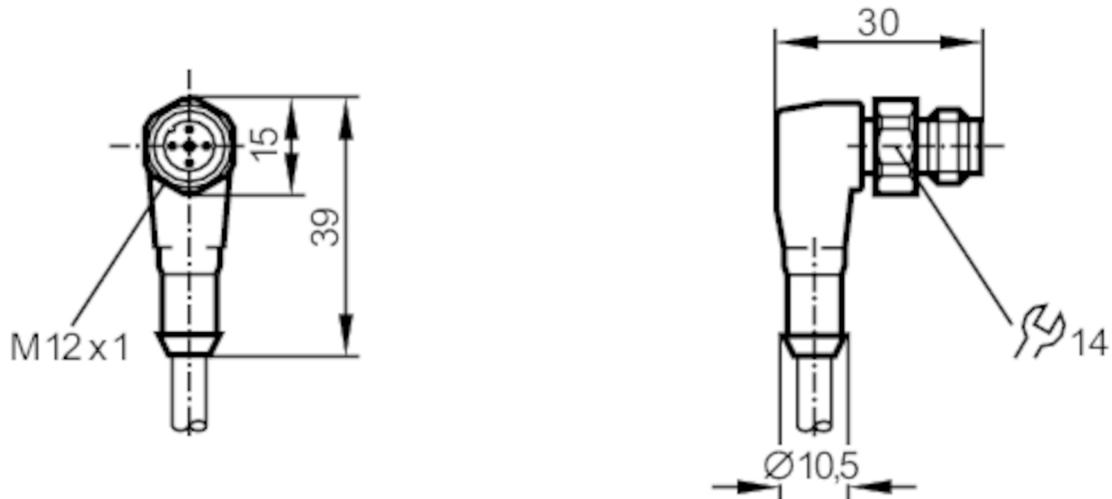

Einsatzbereich

Applikation NAMUR

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 15 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 39 x 30 x 15

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10837



Anschlusskabel mit Stecker

ASTAH050VAN00,6A02

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, blau, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



Anschluss

1 _____ WH

2 _____ BK