


E10850



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA030VAS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

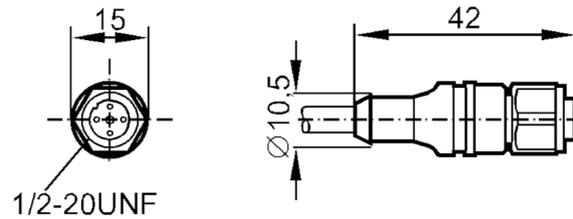

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 42
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10850



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGA030VAS0005E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, gelb, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", gerade; Codierung: C; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet



Anschluss

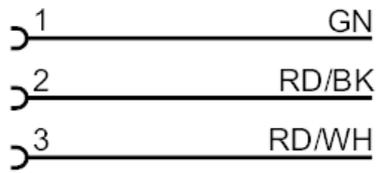

GN = Adernfarben : grün
RD/BK = rot / schwarz
RD/WH = rot / weiß