


# E10851



## Anschlusskabel mit Buchse

AD0AA030VAS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

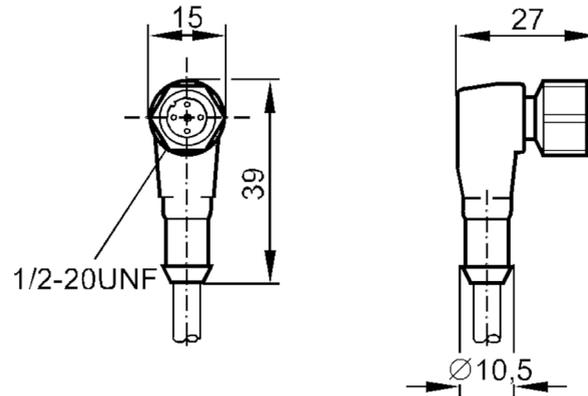

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E10851



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030VAS0005E03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, gelb, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet



### Anschluss

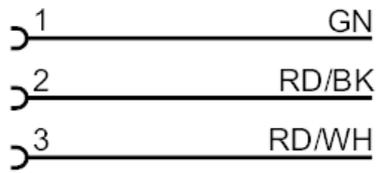

GN = Adernfarben : grün  
RD/BK = rot / schwarz  
RD/WH = rot / weiß