


E10856



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0010H04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

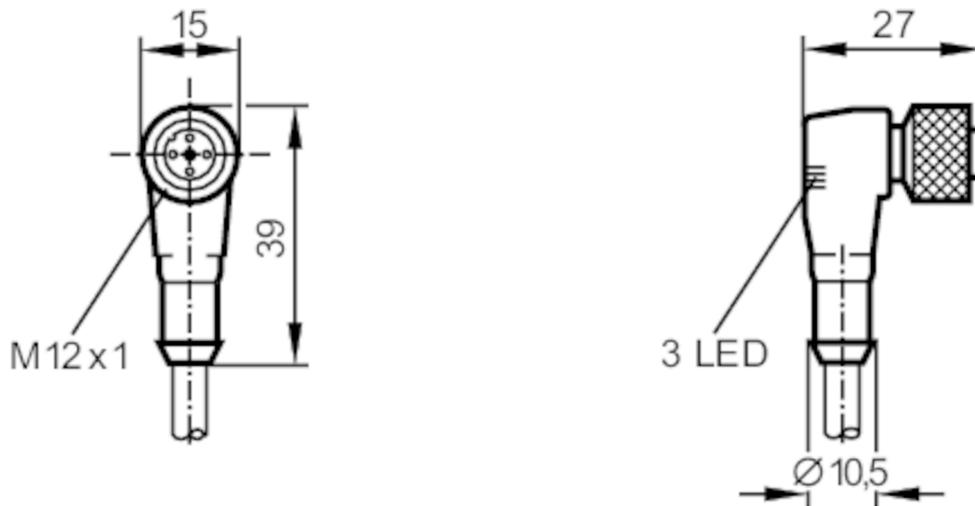

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU transparent

Werkstoff Griffkörper TPU, transparent

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 2 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10856



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043MSS0010H04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

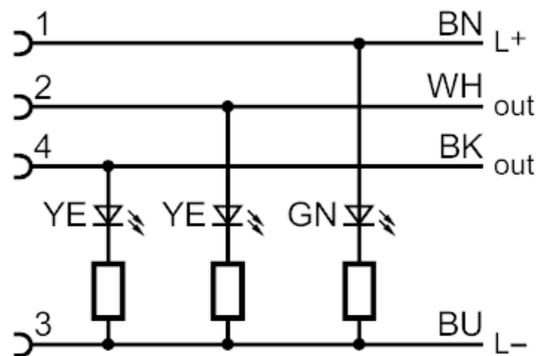

| | |
|------|---------------|
| | Adernfarben : |
| BK = | schwarz |
| BN = | braun |
| BU = | blau |
| WH = | weiß |