

E10861




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF040MSS0002E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11220

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

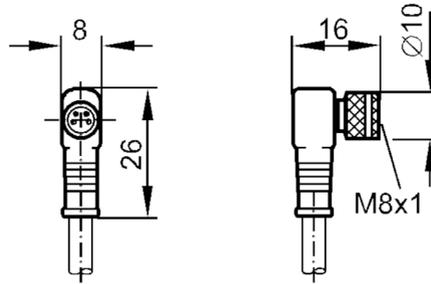

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67; (in geschraubtem Zustand)

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]	16 x 8 x 26
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



E10861



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF040MSS0002E04

Anschluss



	Aderfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß