


E10866



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH030MSS0005E03

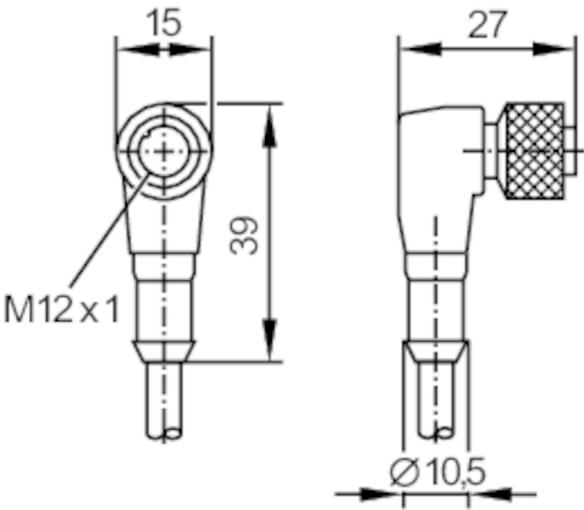

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	200
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10866



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH030MSS0005E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

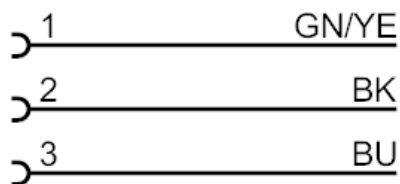

BK =	Adernfarben :	schwarz
BU =		blau
GN/YE =		grün / gelb