




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH030MSS0002E03

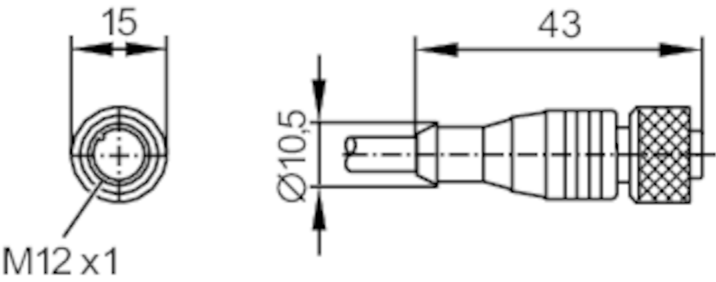

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	87,5
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10867



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH030MSS0002E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

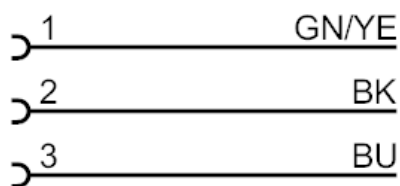

BK =	Adernfarben :
BU =	schwarz
GN/YE =	blau
	grün / gelb