

E10885




Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11728

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

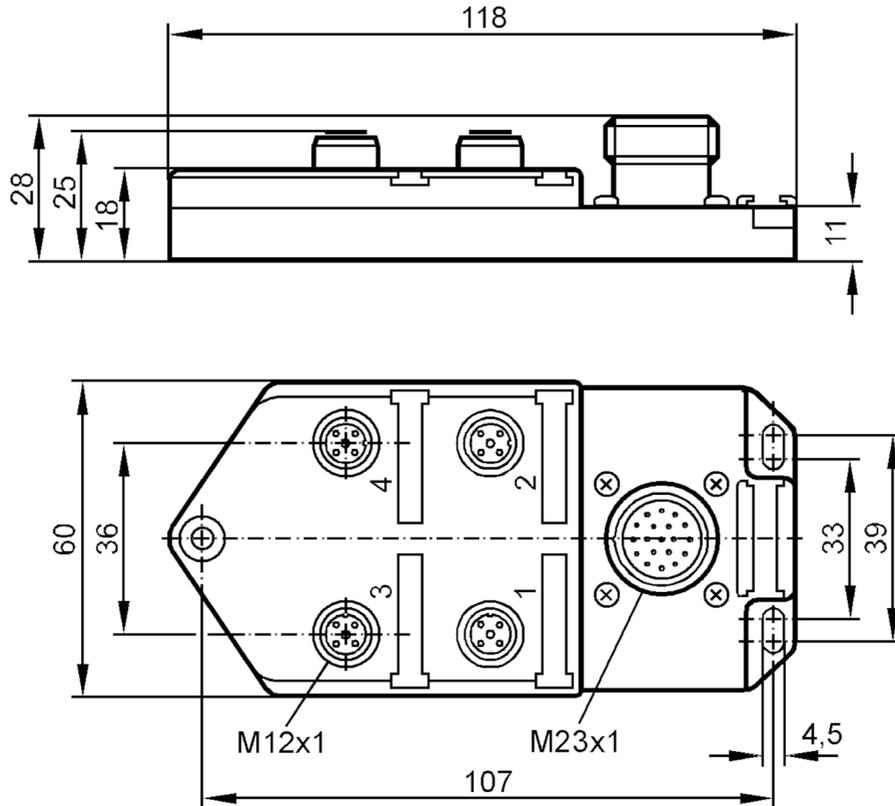

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	28 x 60 x 118
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4
Ausführung Steckverbinder		M12

E10885



Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS


Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

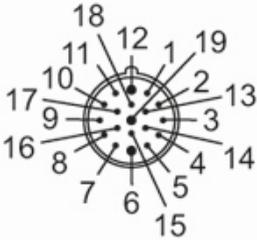

Anschluss

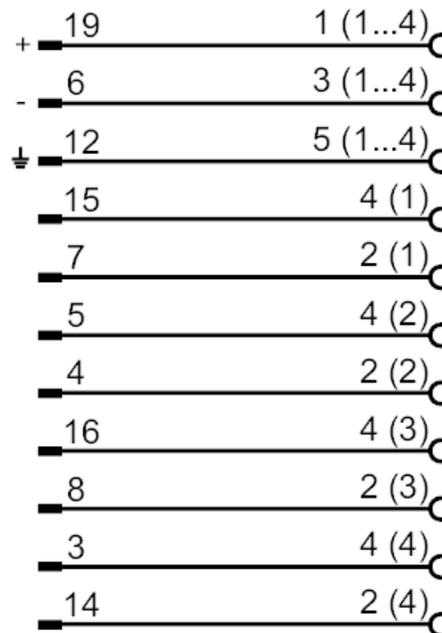

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

