




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030ZDS0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

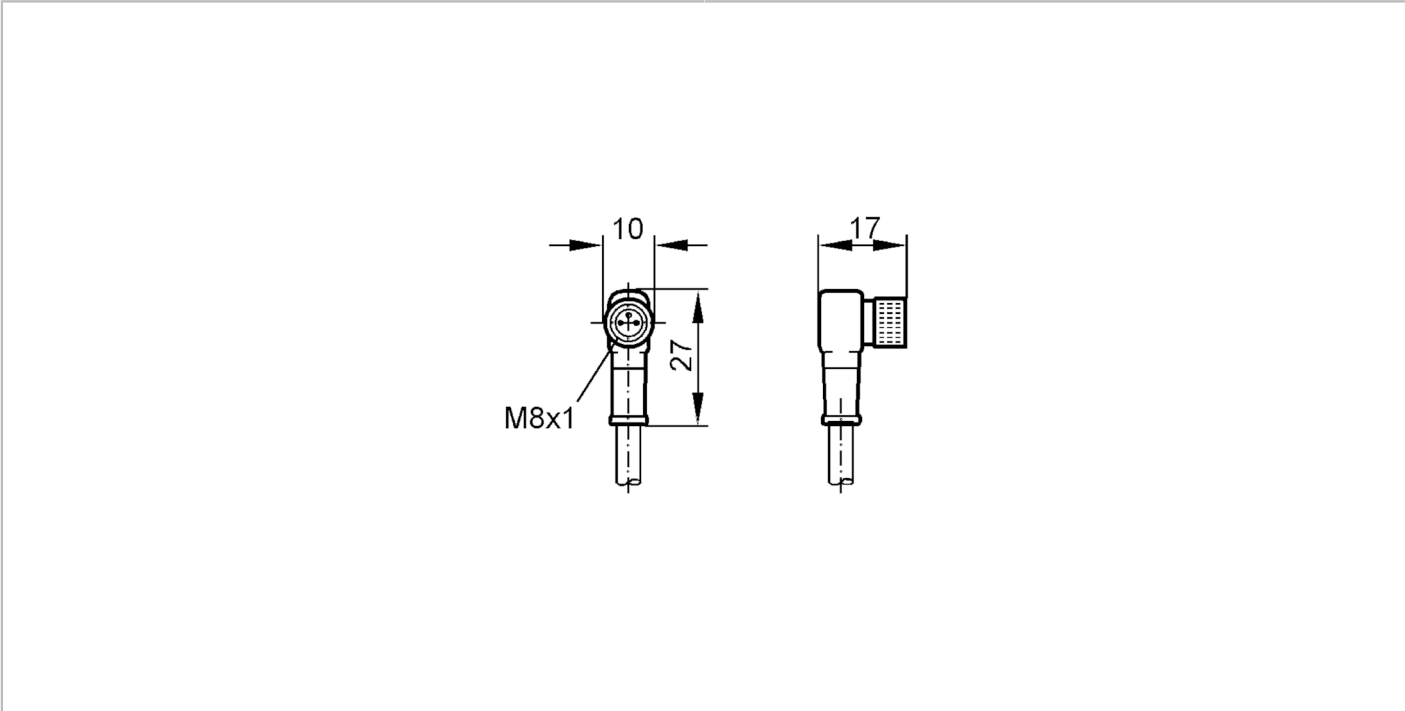

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	17 x 10 x 27
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss




E10889



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030ZDS0002A03

Anschluss

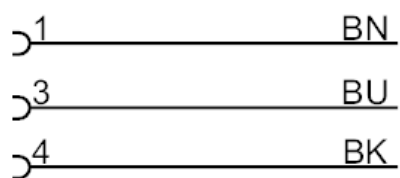

BN =	Adernfarben :	braun
BK =		schwarz
BU =		blau