




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040SCS0002I04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVW004
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

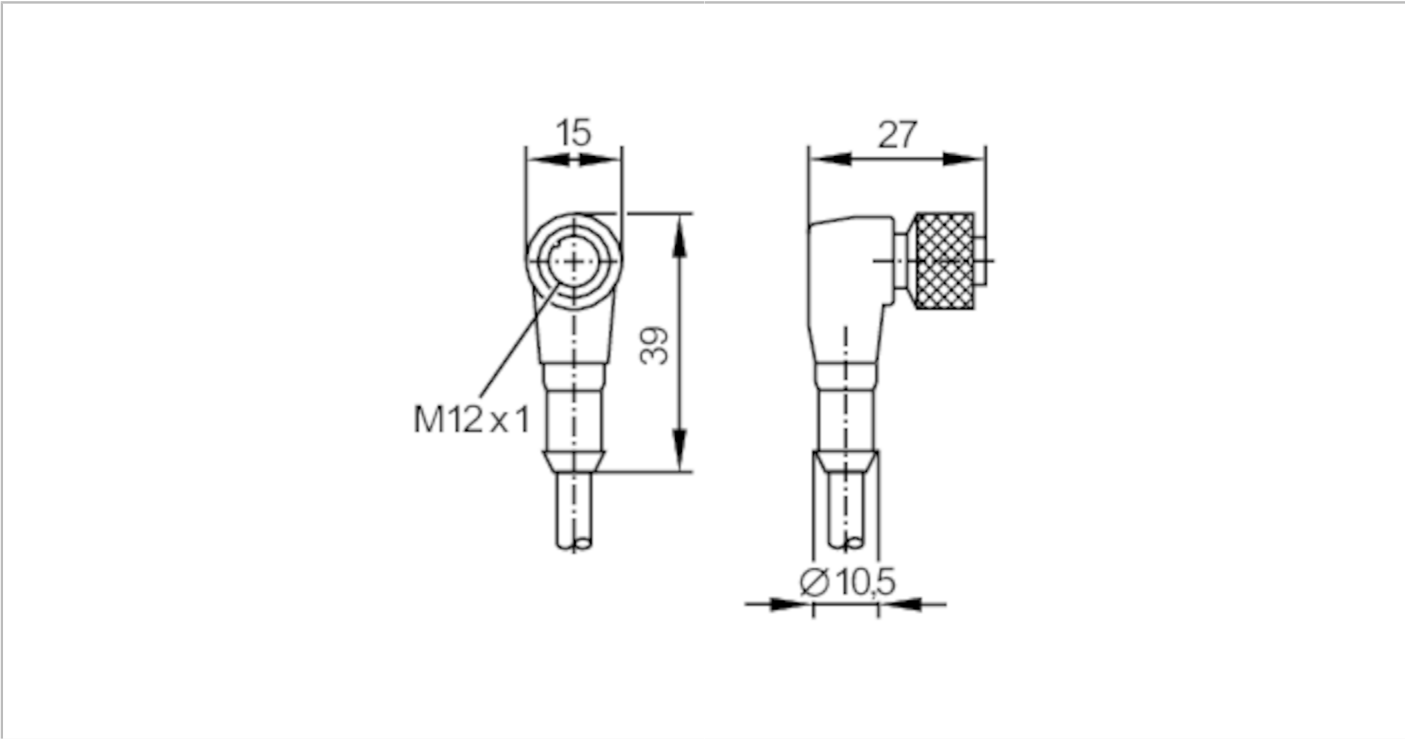

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, antihafbeschichtet
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAH040SCS0002I04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

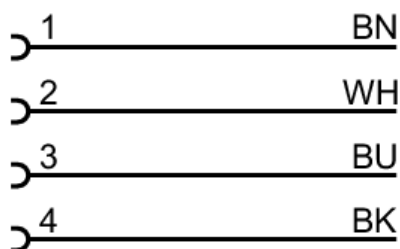

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß