


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043SCS0010I04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVW009

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

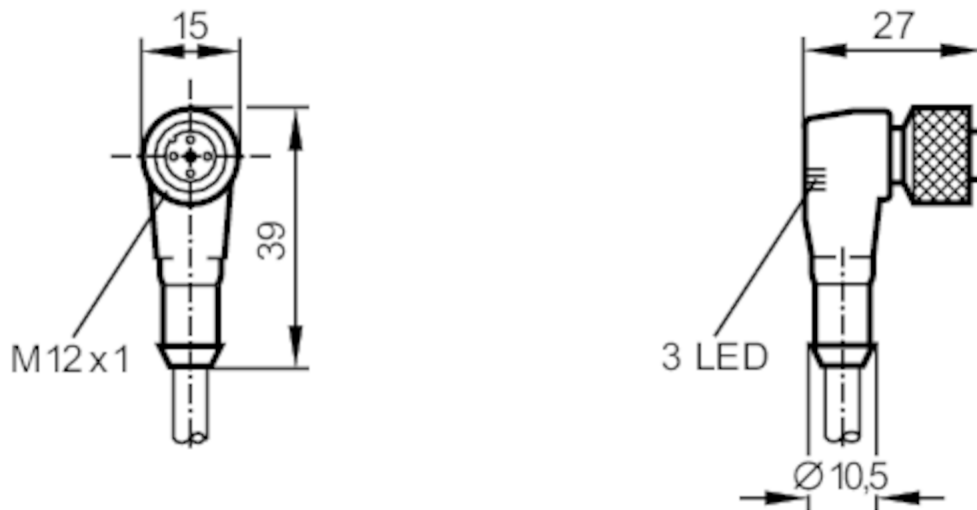

### Einsatzbereich

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
| Silikonfrei           | ja                                            |

### Elektrische Daten

|                           |     |            |
|---------------------------|-----|------------|
| Betriebsspannung          | [V] | 10...30 DC |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 4          |

### Ausgänge

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Elektrische Ausführung | PNP |
|------------------------|-----|

### Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart           |      | IP 68    |

### Mechanische Daten

|                          |      |                             |
|--------------------------|------|-----------------------------|
| Abmessungen              | [mm] | 27 x 15 x 39                |
| Werkstoffe               |      | TPU transparent             |
| Werkstoff Griffkörper    |      | TPU, transparent            |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, antihafbeschichtet |

### Anzeigen / Bedienelemente

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Anzeige | Schaltzustand | 2 x LED, gelb |
|         | Betrieb       | 1 x LED, grün |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043SCS0010I04

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihafbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss

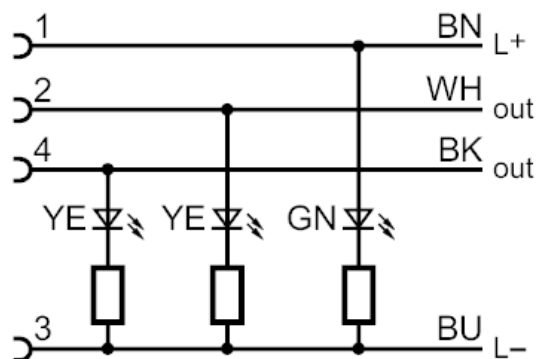

BK = Adernfarben :  
 BN = schwarz  
 BU = braun  
 WH = blau  
 = weiß