


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

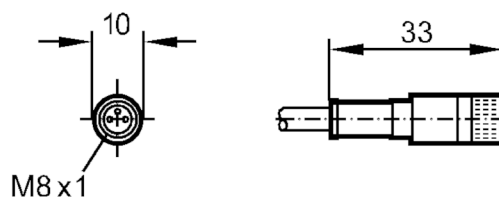

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	10 x 10 x 33
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



E10944



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0010A03

Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau