


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050SCS0010I05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

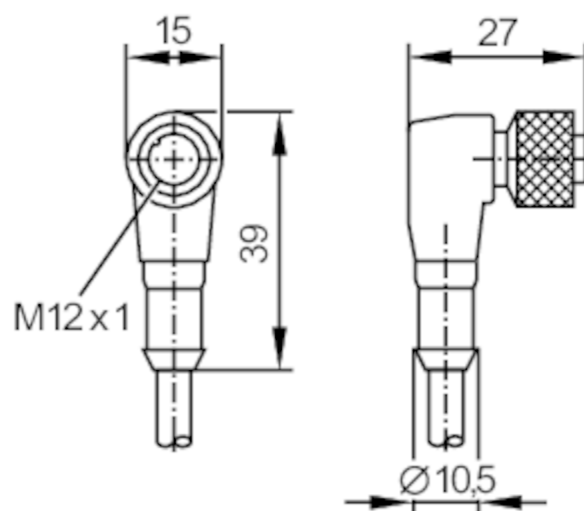

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

27 x 15 x 39

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, antihafbeschichtet

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAH050SCS0010I05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm; strahlenvernetzt; 5 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

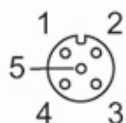

Anschluss

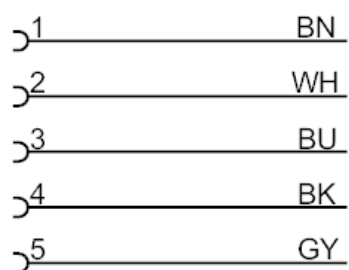

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß