



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050MSS0002H05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC070

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10966



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH050MSS0002H05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

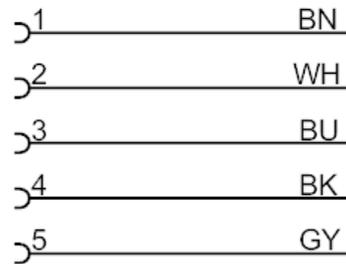

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
GY = grau
WH = weiß