




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0010E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

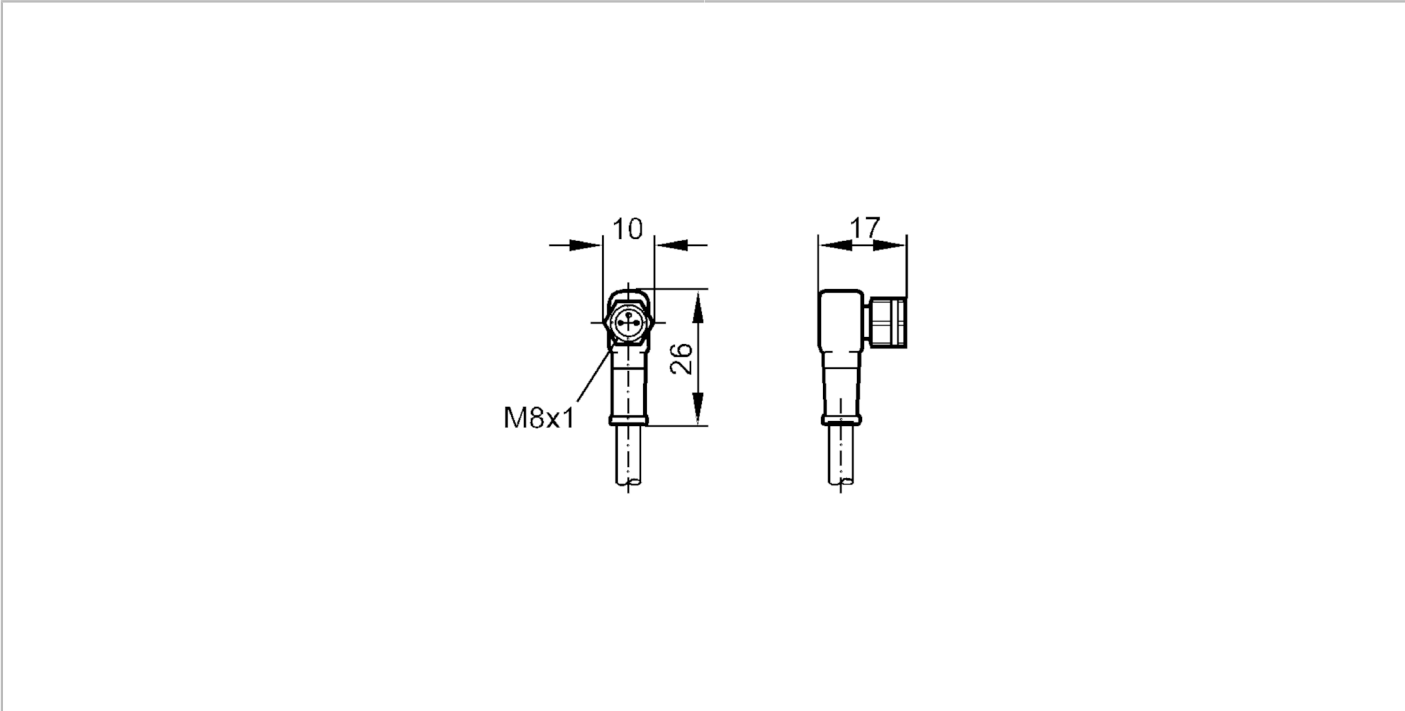

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Werkstoffe		TPU transparent
Werkstoff Griffkörper		TPU, transparent
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10970



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAF032VAS0010E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



Anschluss

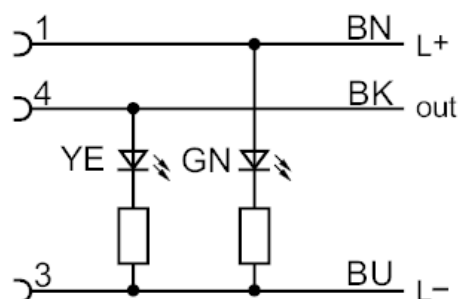

BN =	Adernfarben :
BK =	braun
BU =	schwarz
	blau