



# E10975



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0002A06

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

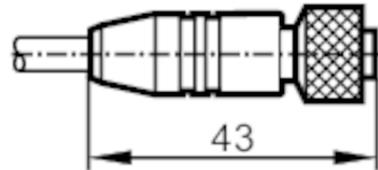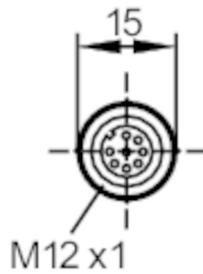

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E10975



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH080MSS0002A06

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

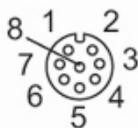

### Anschluss

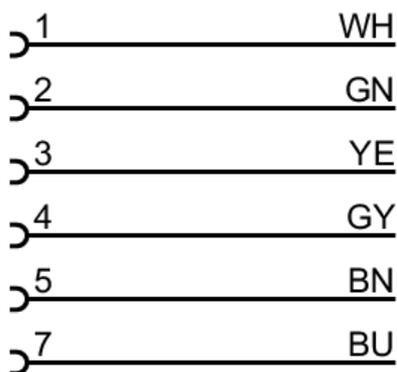

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
WH =	weiß
YE =	gelb