


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0005A06

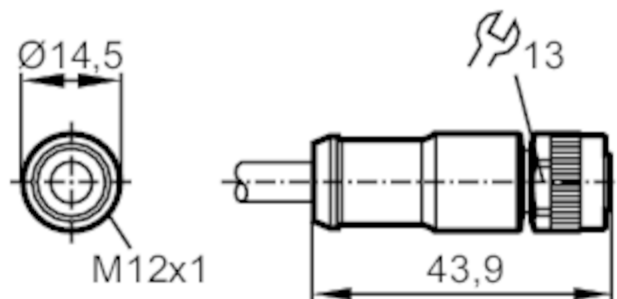

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	245,8
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0005A06

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



Anschluss

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
WH =	weiß
YE =	gelb