


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080MSS0002A06

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

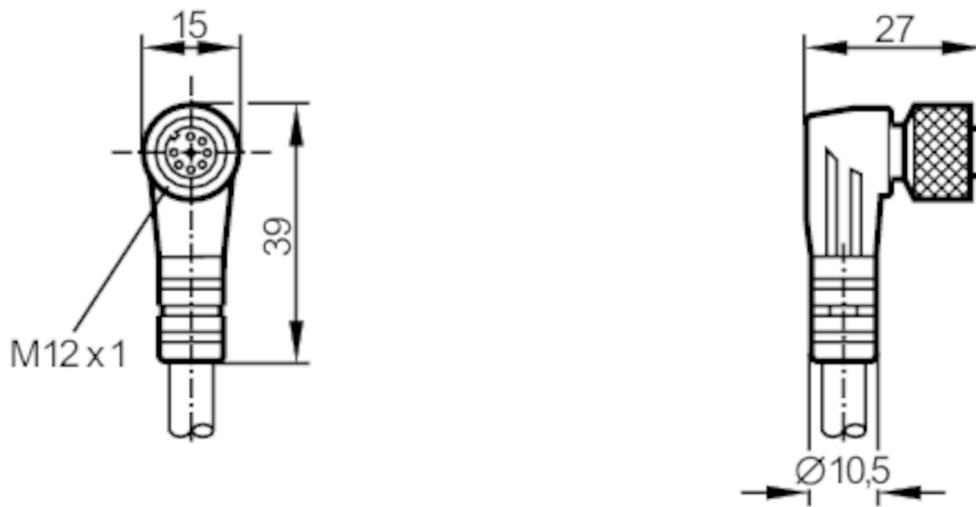

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

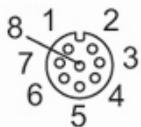


E10978



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080MSS0002A06

Anschluss

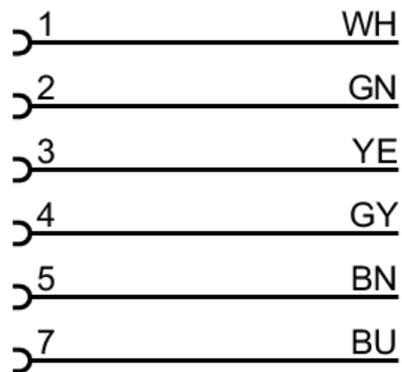

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
WH =	weiß
YE =	gelb