


E10980



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH080MSS0010A06

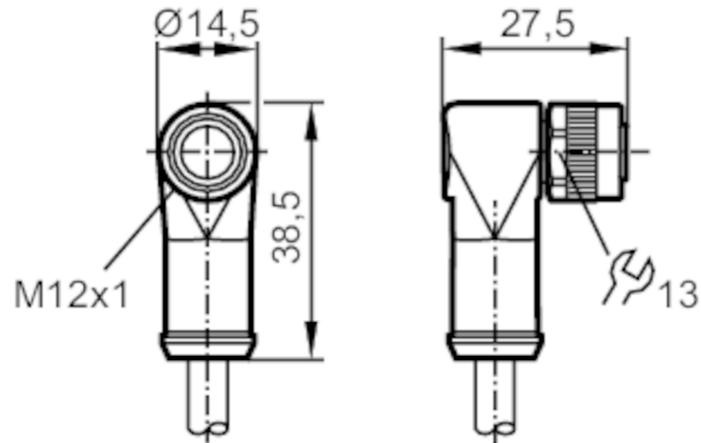

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 60 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 479

Abmessungen [mm] 38,5 x 14,5 x 27,5

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10980



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAH080MSS0010A06

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, schwarz; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt

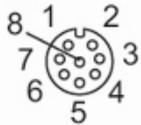

Anschluss

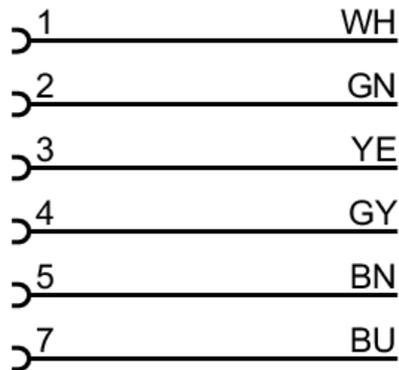

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
WH =	weiß
YE =	gelb