



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0002E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



| Elektrische Daten         |               |                           |
|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Betriebsspannung          | [V]           | 10...30 DC                |
| Ausgänge                  |               |                           |
| Elektrische Ausführung    |               | NPN                       |
| Umgebungsbedingungen      |               |                           |
| Umgebungstemperatur       | [°C]          | -25...90                  |
| Schutzart                 |               | IP 67                     |
| Mechanische Daten         |               |                           |
| Abmessungen               | [mm]          | 36 x 15 x 26              |
| Werkstoffe                |               | PUR                       |
| Werkstoff Griffkörper     |               | PUR                       |
| Werkstoff Überwurfmutter  |               | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Anzeigen / Bedienelemente |               |                           |
| Anzeige                   | Schaltzustand | 1 x LED, gelb             |
|                           | Betrieb       | 1 x LED, grün             |
| Bemerkungen               |               |                           |
| Verpackungseinheit        |               | 1 Stück                   |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0002E03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



### Anschluss

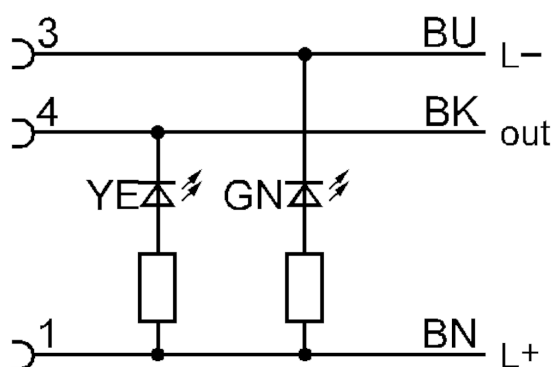

BN = Adernfarben :  
 BK = braun  
 BU = schwarz  
 blau