


# E10084



## Konfektionierbare Buchse

SDOAT052--SFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

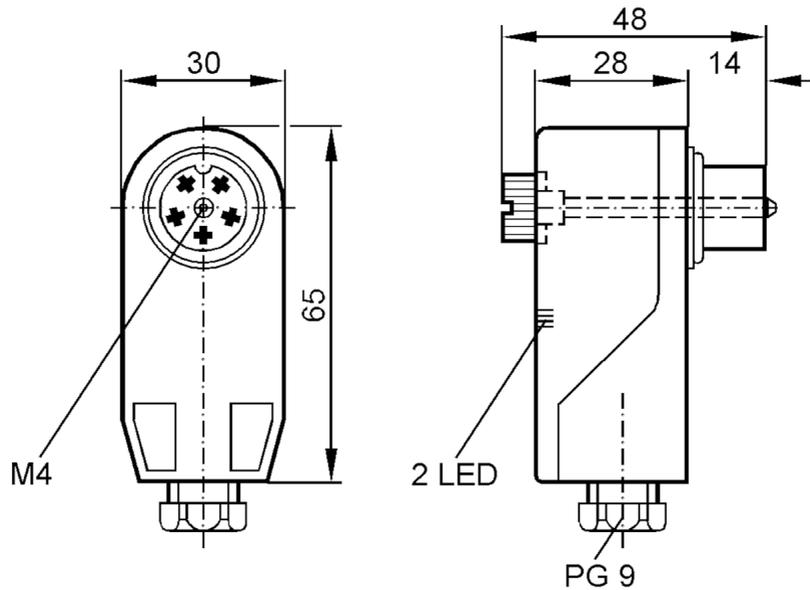

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -30...80

Schutzart IP 65

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 48 x 30 x 65

Werkstoffe PA

Werkstoff Griffkörper PA

Werkstoff Überwurfmutter PA

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10084



## Konfektionierbare Buchse

SDOAT052--SFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Kabelverschraubung: PG 9

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ø 28 mm, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: PA



### Anschluss

