


## Konfektionierbare Buchse

SDOAT050--SFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

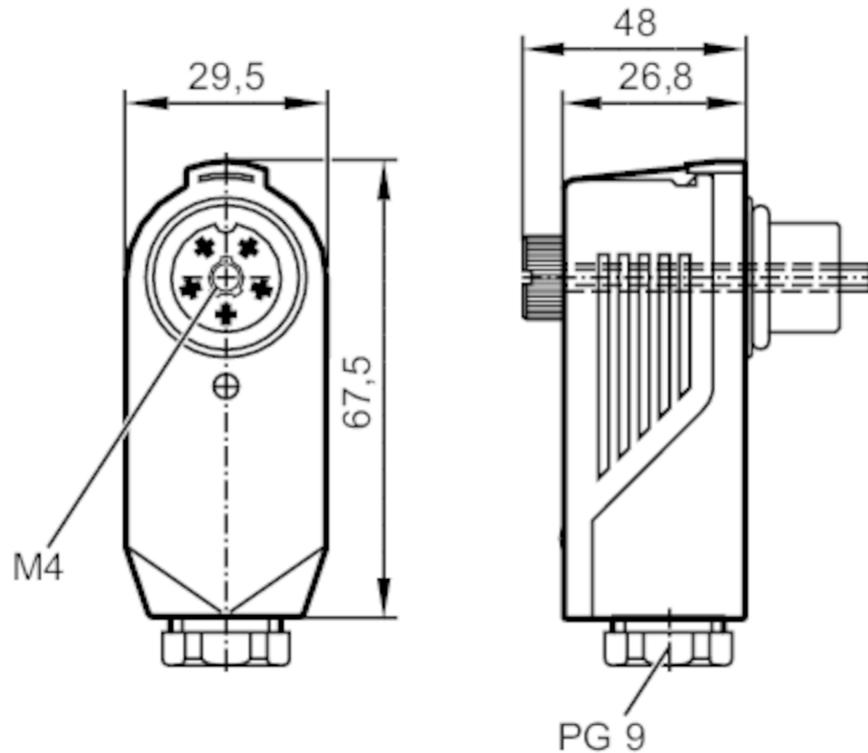

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	20...250 AC/DC
------------------	-----	----------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 65

## Mechanische Daten

Gewicht	[g]	65,2
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA

## Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E10087



## Konfektionierbare Buchse

SDOAT050--SFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 5...11 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ø 28 mm, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA



### Anschluss

