




Konfektionierbare Buchse

SDOAH042ZDSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11510
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

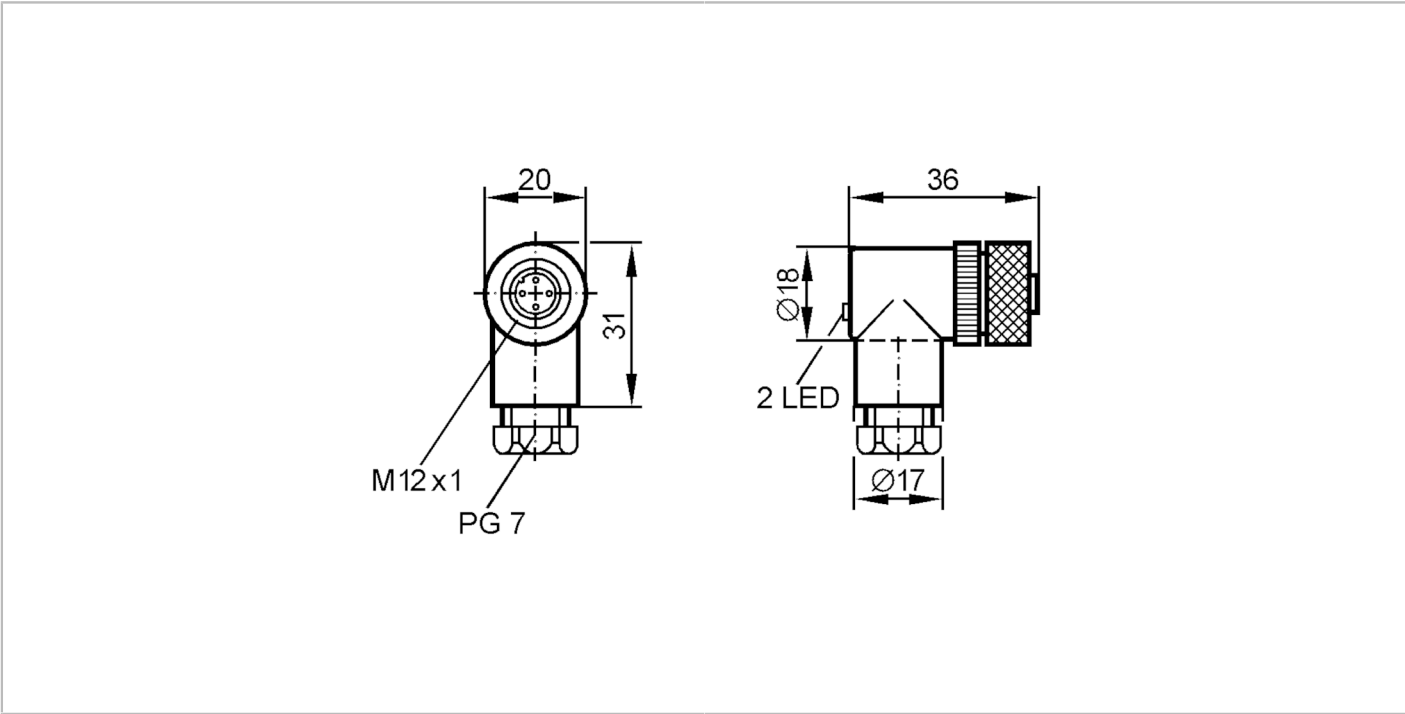

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	36 x 20 x 31
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Konfektionierbare Buchse

 
SDOAH042ZDSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Kabelverschraubung: PG 7

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



Anschluss

