


## Einbaustecker

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

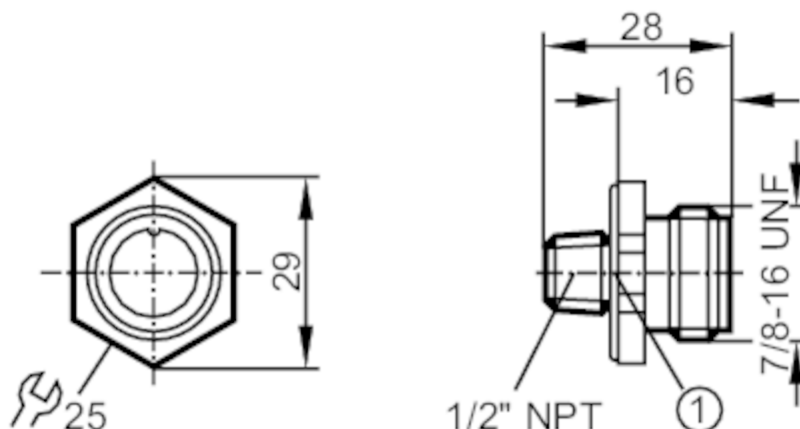

1 O-Ring

## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

## Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

&lt; 600 AC/DC

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...100

Schutzart

IP 68

## Mechanische Daten

Gewicht

[g]

45,5

Einbaugewinde

1/2" NPT

Werkstoffe

Aluminium eloxiert

Werkstoff Griffkörper

Aluminium, eloxiert

## Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

# E10110



## Einbaustecker

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

### Elektrischer Anschluss


, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: Aluminium, eloxiert; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

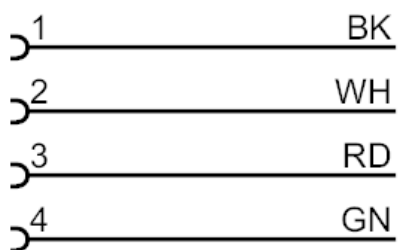

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Adernfarben : |
| GN = | schwarz       |
| RD = | grün          |
| WH = | rot           |
|      | weiß          |