


Anschlagstößel

LIMIT PLUNGERS ITB

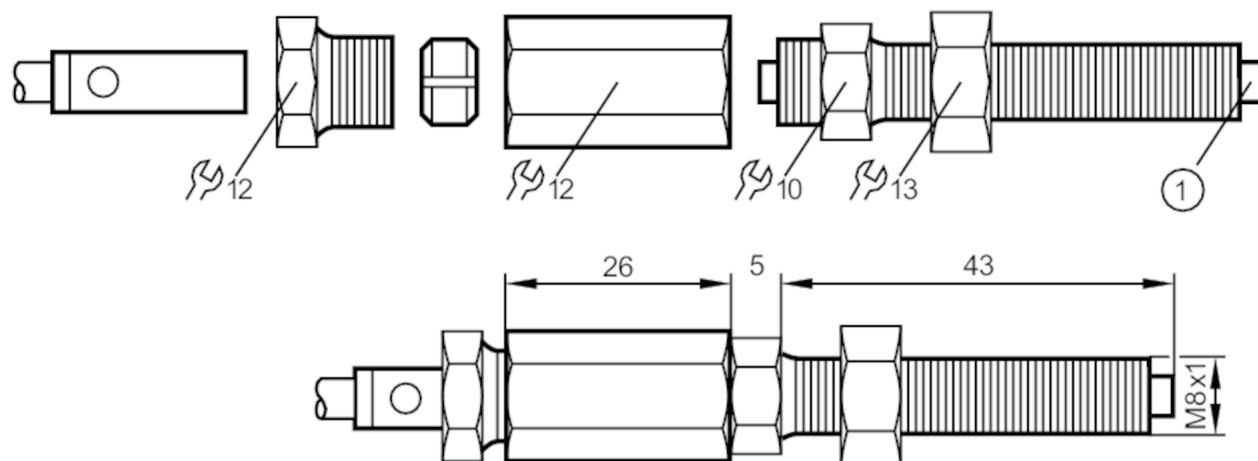

1 Beweglicher Bolzen mit Federrückführung Anschlaghub 1,5mm, Ø 5,5mm

Einsatzbereich

Ausführung

für Bauform, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

44,4

Werkstoffe

Anschlagstößel: Automatenstahl; Anschlagbolzen: 1.0503 (Stahl / C45K) stirnseitig gehärtet; Überwurfmutter: Messing vernickelt

Betätigungskraft

[N]

4,9...7845

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück