


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0010E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

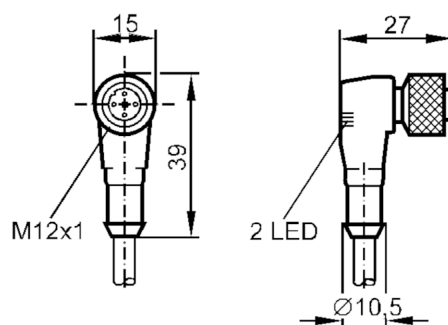

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
-------------	------	--------------

Werkstoffe	TPU transparent
------------	-----------------

Werkstoff Griffkörper	TPU, transparent
-----------------------	------------------

Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
--------------------------	---------------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10170



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAH042MSS0010E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt;
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

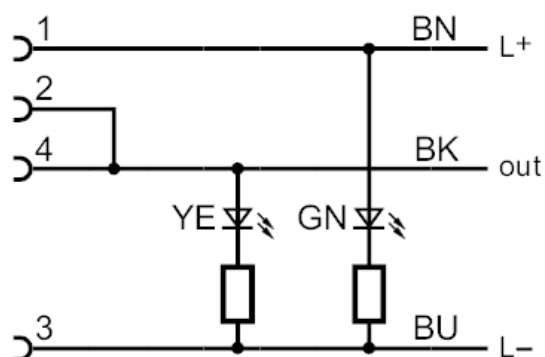

BN =	Adernfarben :
BK =	braun
BU =	schwarz
	blau