




Konfektionierbare Buchse

SDOAH040ZDSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11509
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

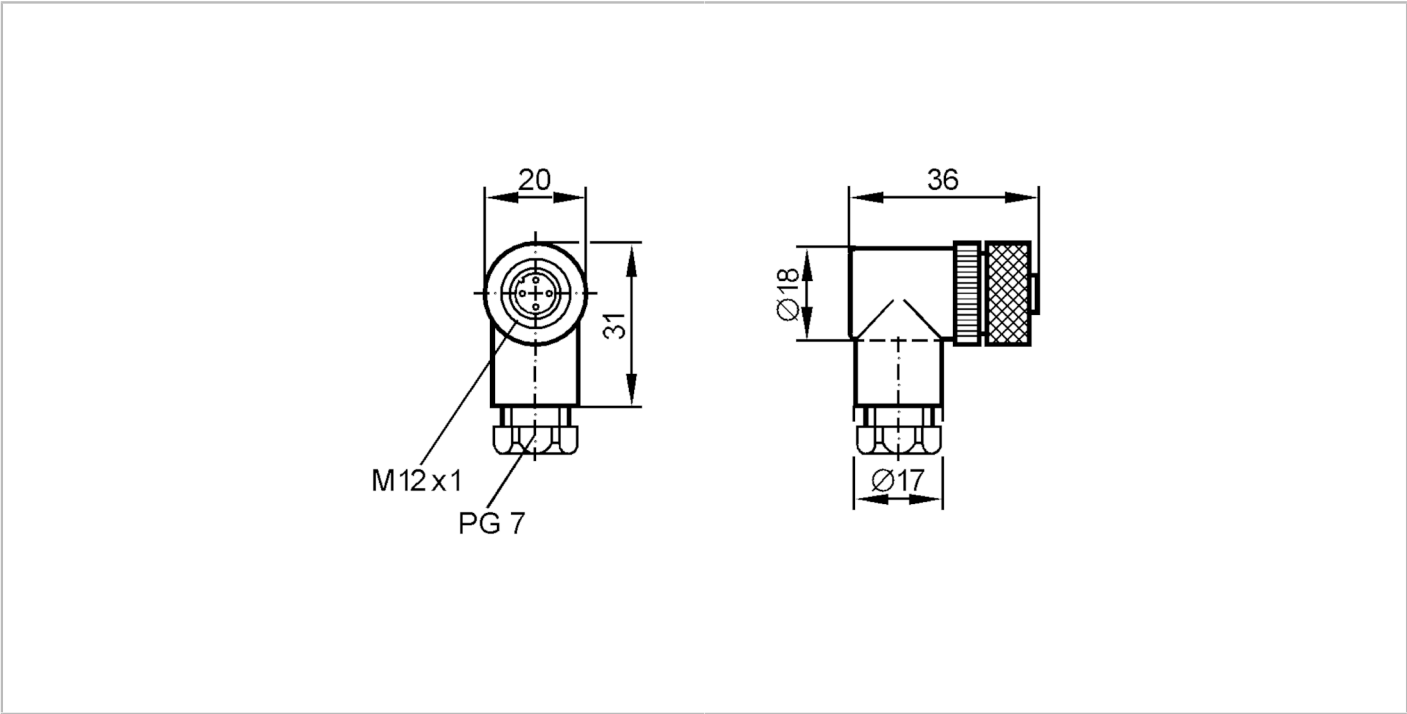

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe	PA
Werkstoff Griffkörper	PA
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Kabelverschraubung: PG 7

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



E10187

Konfektionierbare Buchse

SDOAH040ZDSFKPG



Anschluss

