


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005A02

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

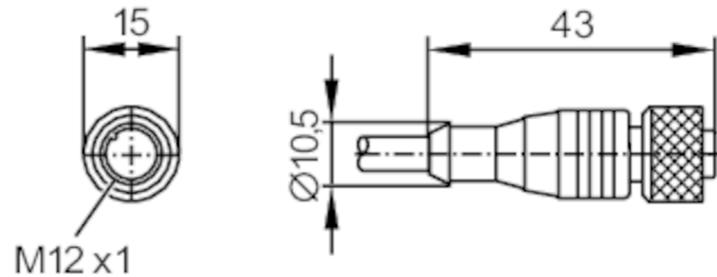

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 43

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

 
Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm




# E10215



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005A02

### Anschluss

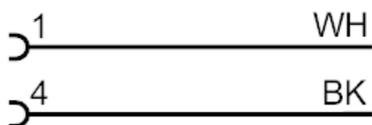

BK = Adernfarben :  
schwarz  
WH = weiß