




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0002E03

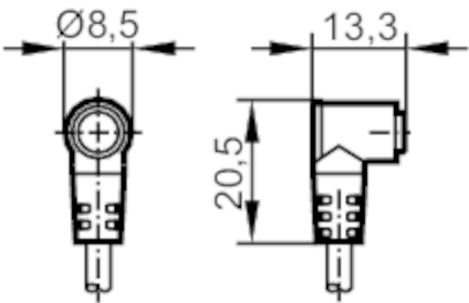

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	33
Abmessungen	[mm]	13,3 x 8,5 x 20,5
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m, PVC, schwarz, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR		


E10217



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0002E03

Anschluss

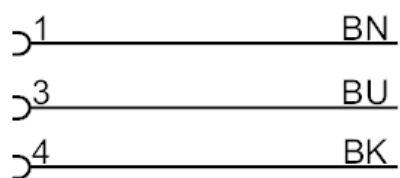

BN =	Adernfarben :	braun
BK =		schwarz
BU =		blau