


E10218



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG032--S0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

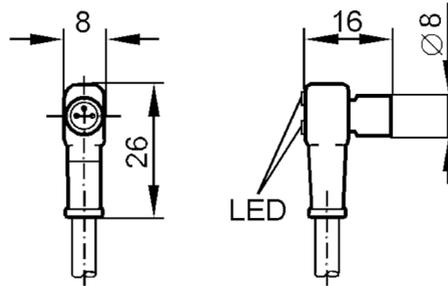

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Schutzklasse III

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Werkstoffe TPU transparent

Werkstoff Griffkörper TPU, transparent

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10218



Anschlusskabel mit Buchse


ADOAG032--S0002A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Rastverbindung



Anschluss

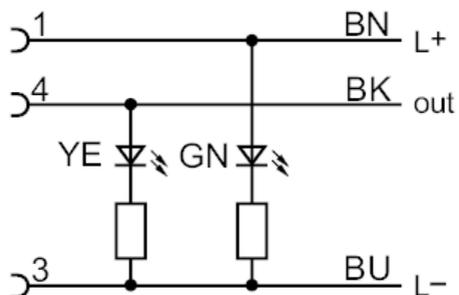

BK = Adernfarben :
schwarz
BN = braun
BU = blau