

# E10251




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040ZDS0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC001

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

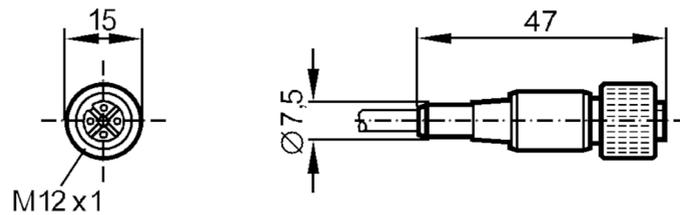

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 47

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10251



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040ZDS0002A03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



### Anschluss

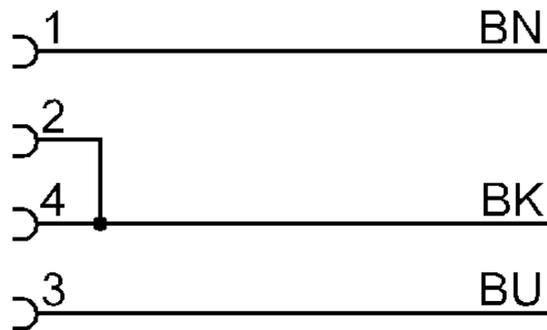

BN =  
BK =  
BU =

Adernfarben :  
braun  
schwarz  
blau