


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040ZDS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

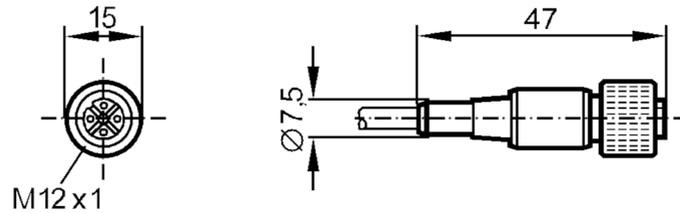

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 47

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt




E10252



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040ZDS0005A03

Anschluss

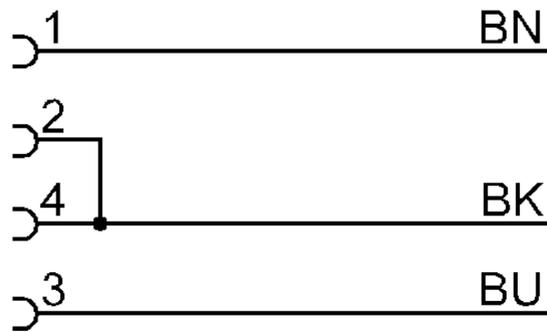

BN =
BK =
BU =

Adernfarben :
braun
schwarz
blau