


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

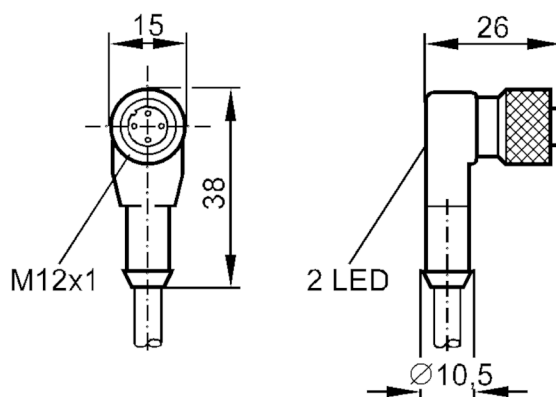

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
------------	-----

Werkstoff Griffkörper	PUR
-----------------------	-----

Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
--------------------------	---------------------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10257



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0005E03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



Anschluss



BN = Adernfarben :
BK = braun
BU = schwarz
blau