

E10260




Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11504

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

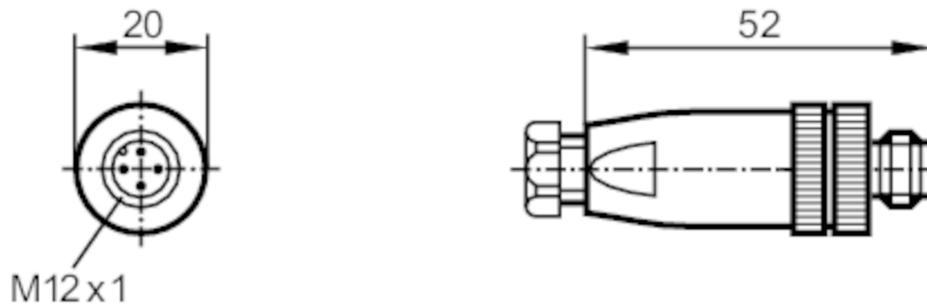

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...55 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 20 x 20 x 52

Werkstoffe PBT

Werkstoff Griffkörper PBT

Werkstoff Überwurfmutter PBT

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10260



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PBT



Anschluss

