




Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0005H07

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC015  
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

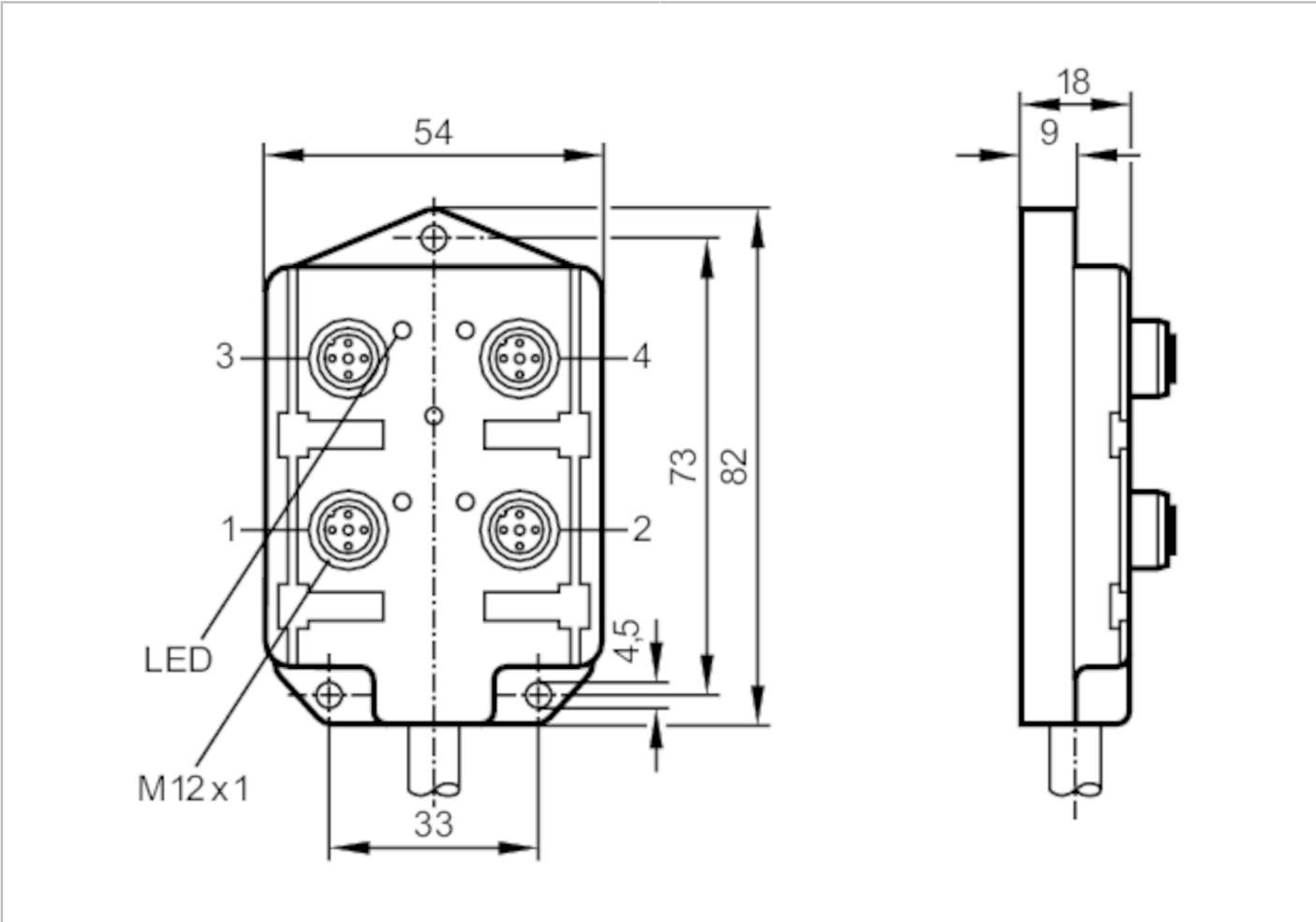

| Einsatzbereich                           |                                               |              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Besondere Eigenschaft                    | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |              |
| Silikonfrei                              | ja                                            |              |
| Elektrische Daten                        |                                               |              |
| Betriebsspannung                         | [V]                                           | 10...30 DC   |
| Schutzklasse                             |                                               | II           |
| Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz | [A]                                           | 4            |
| Strombelastbarkeit gesamt                | [A]                                           | 12           |
| Umgebungsbedingungen                     |                                               |              |
| Umgebungstemperatur                      | [°C]                                          | -15...80     |
| Schutzart                                |                                               | IP 67        |
| Mechanische Daten                        |                                               |              |
| Abmessungen                              | [mm]                                          | 18 x 54 x 82 |
| Werkstoffe                               |                                               | TPU          |
| Werkstoff Griffkörper                    |                                               | TPU          |

# E10278



## Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0005H07

 
|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Anzahl Steckplätze<br>Zentralverteiler | 4   |
| Ausführung Steckverbinder              | M12 |

| Anzeigen / Bedienelemente |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Anzeige                   | Schaltzustand | 4 x LED, gelb |
|                           | Betrieb       | 1 x LED, grün |

| Bemerkungen        |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

| Elektrischer Anschluss                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |  |

| Elektrischer Anschluss - Steckplatz |  |
|-------------------------------------|--|
|-------------------------------------|--|


|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm |  |
|                        |  |



## Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0005H07

### Anschluss

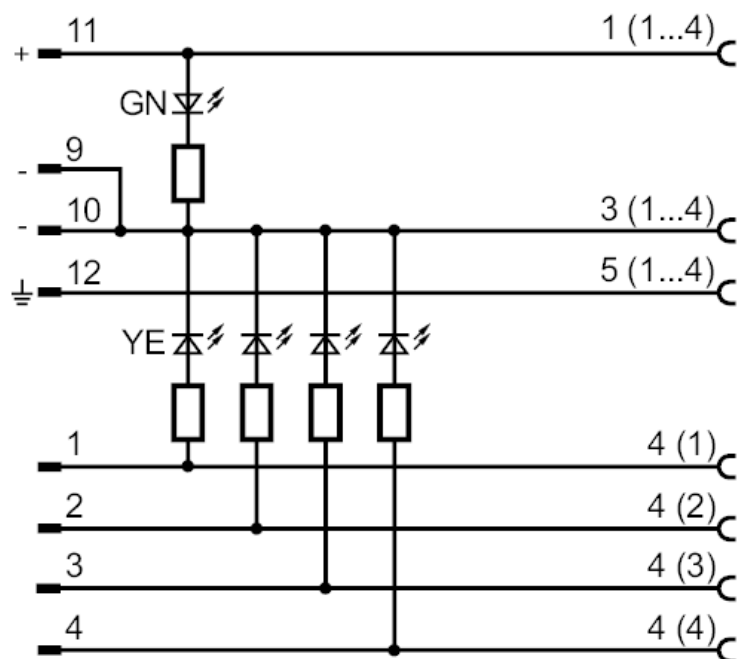

|         |                        |
|---------|------------------------|
| BN =    | Adernfarben :<br>braun |
| BU =    | blau                   |
| GN =    | grün                   |
| GN/YE = | grün / gelb            |
| GY =    | grau                   |
| WH =    | weiß                   |
| YE =    | gelb                   |