


# E10281



## Zentralverteiler

ZD06H057MSS0010H09

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

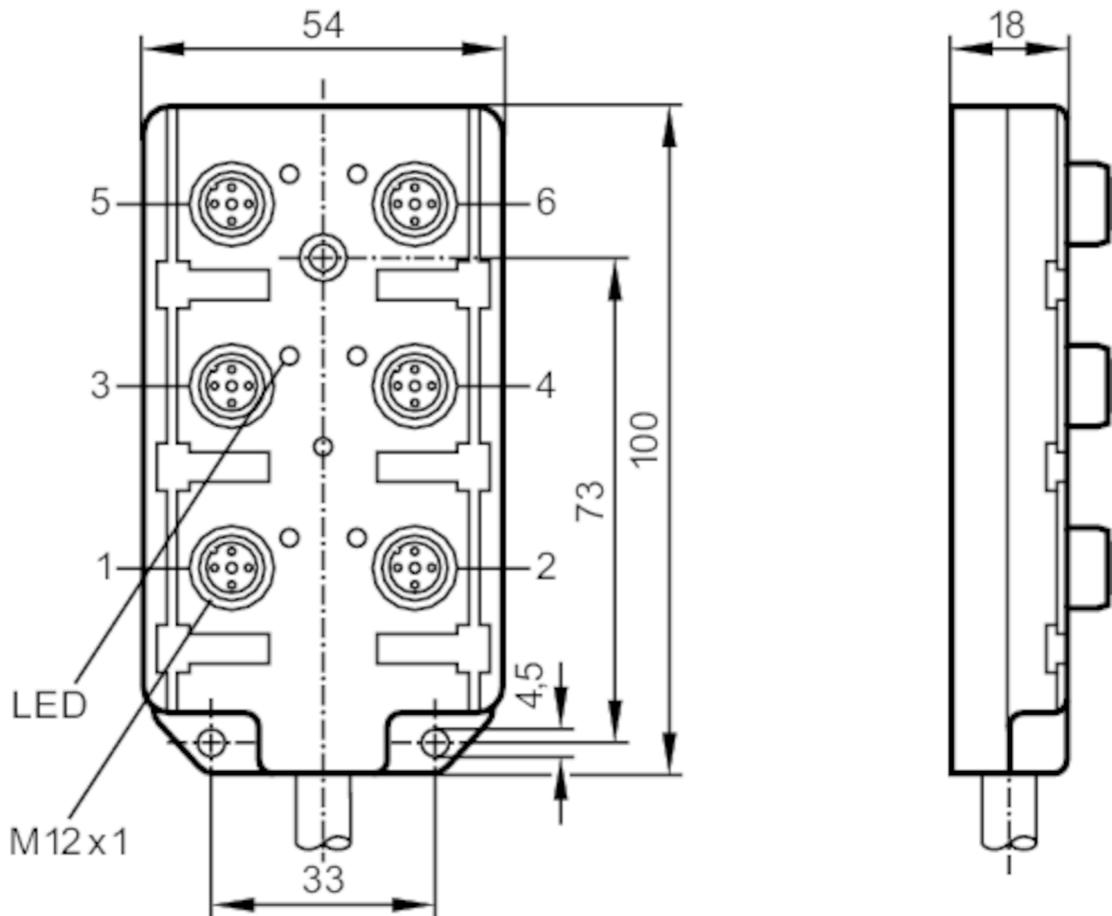

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul /  
Steckplatz

[A]

4

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

12

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-15...80

Schutzart

IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

18 x 54 x 100

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Anzahl Steckplätze  
Zentralverteiler

6

# E10281



## Zentralverteiler

ZDO6H057MSS0010H09

Ausführung Steckverbinder M12

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	6 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

### Bemerkungen


Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

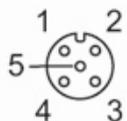


# E10281



## Zentralverteiler

ZDO6H057MSS0010H09

### Anschluss

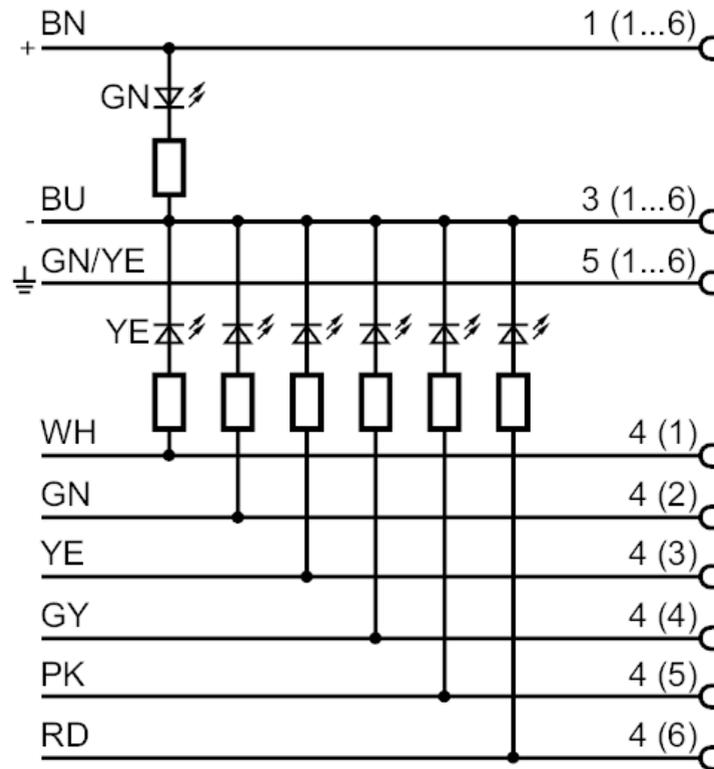

#### Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb