




Zentralverteiler

ZDO4H045MSS0,03A07

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

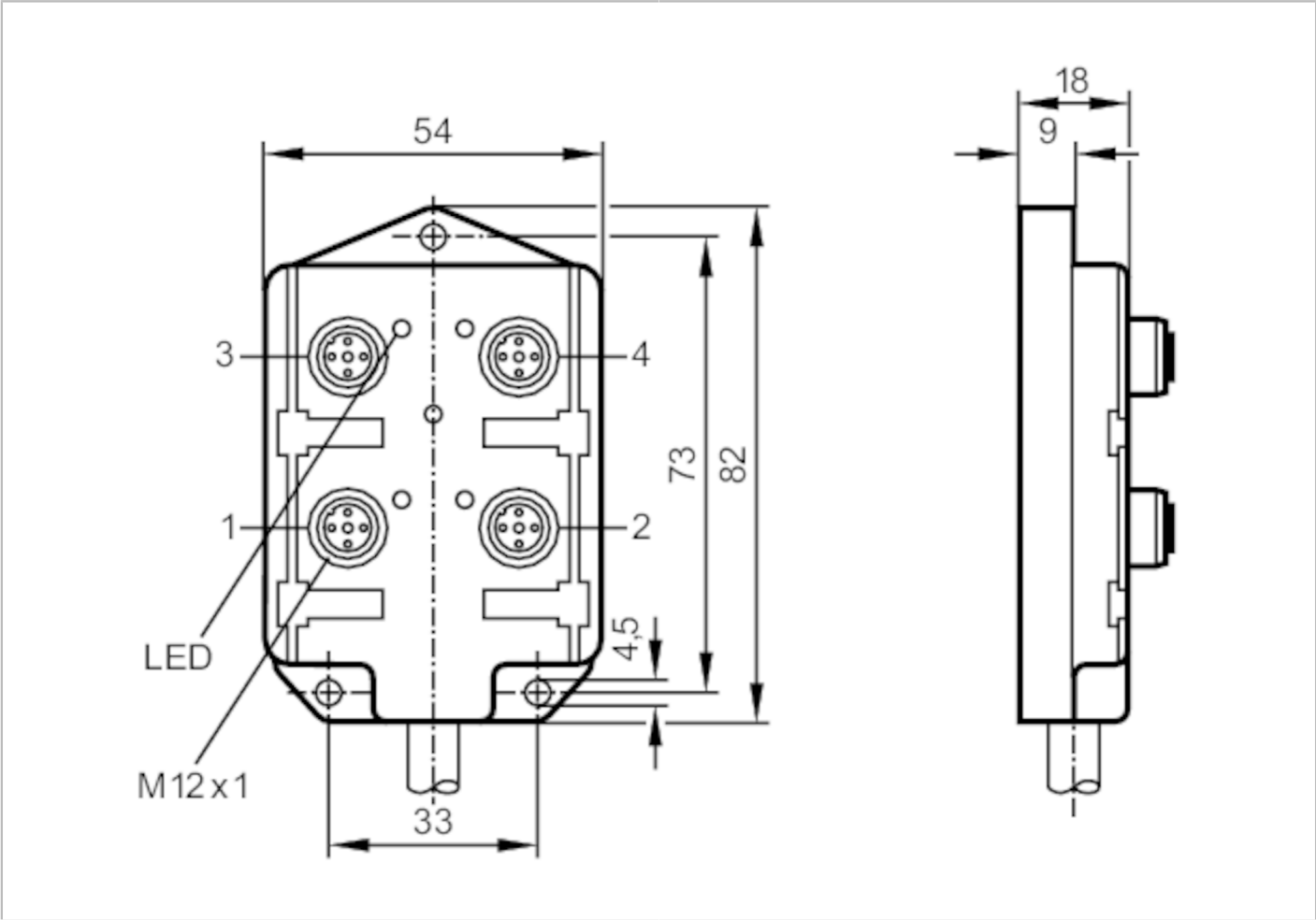

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-15...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	18 x 54 x 82
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	4 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück



Zentralverteiler


ZDO4H045MSS0,03A07

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

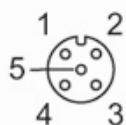

Anschluss

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
WH =	weiß
YE =	gelb