

# E10293



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0002F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10915

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 43

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, antihafbeschichtet

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10293



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0002F03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss

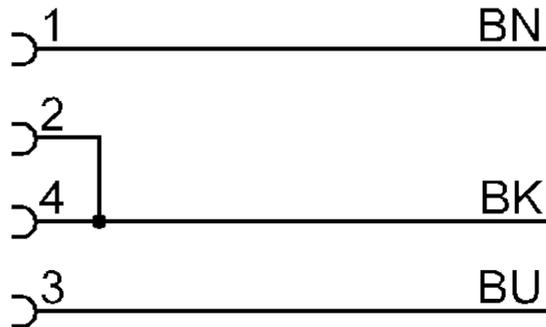

BN =  
BK =  
BU =

Adernfarben :  
braun  
schwarz  
blau