

E10295




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10909

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

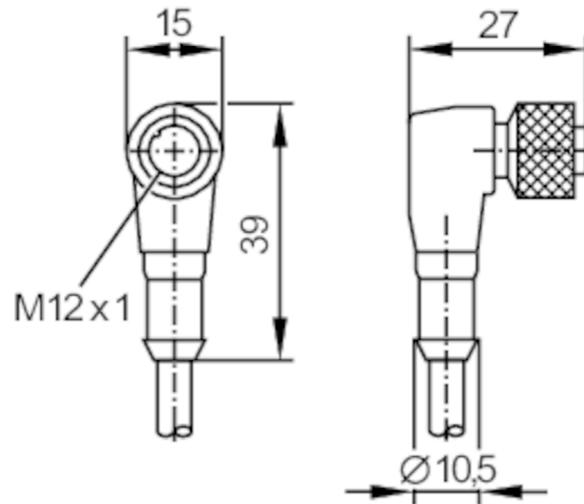

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, antihafbeschichtet

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E10295



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002F03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet;
Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss

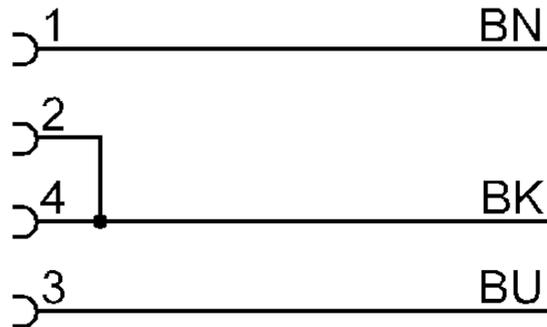

BN = Adernfarben :
braun
BK = schwarz
BU = blau