


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0002F03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10912

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

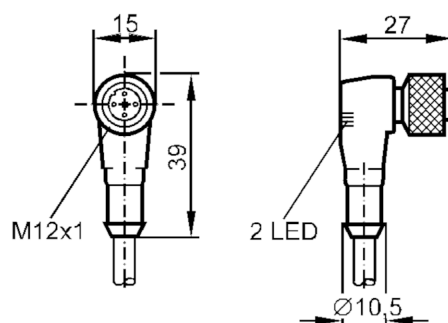

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart	IP 67	

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe	TPU transparent	
Werkstoff Griffkörper	TPU, transparent	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, antihafbeschichtet	

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042MSS0002F03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet



Anschluss



BN = Adernfarben :
BK = braun
BU = schwarz
blau