

# E10346




## Konfektionierbarer Stecker

SSTA040MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11505

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

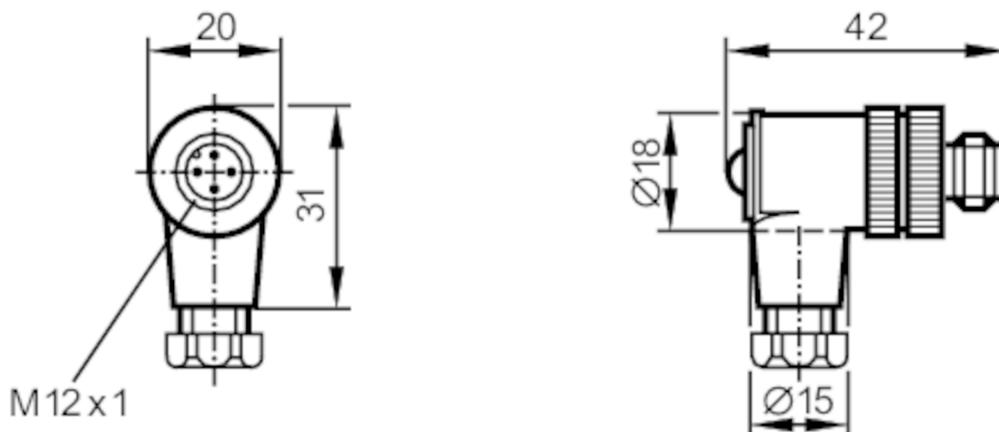

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 125 AC / < 150 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Werkstoffe PBT

Werkstoff Griffkörper PBT

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10346



## Konfektionierbarer Stecker

SSTA040MSSFKPG

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

