


Anschlusskabel mit Buchse

AD0GB030PLS0010E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

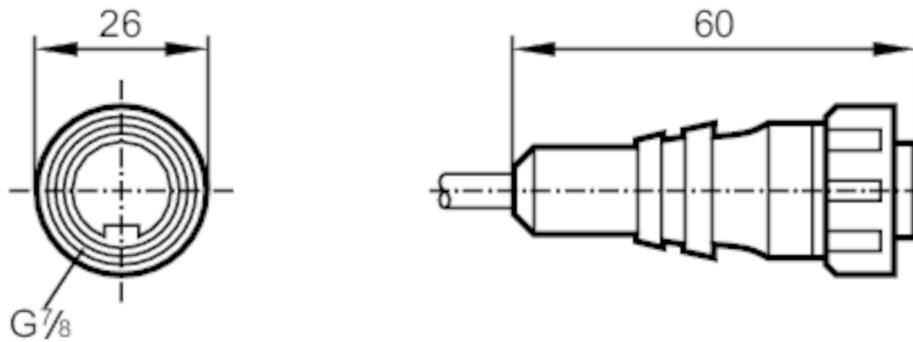

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 26 x 26 x 60

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter PA 6 GV

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: PA 6 GV




E10359



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB030PLS0010E03

Anschluss

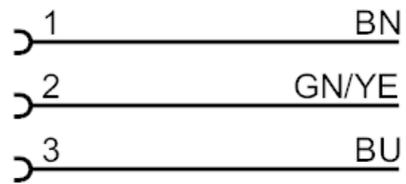

Adernfarben :
BN = braun
BU = blau
GN/YE = grün / gelb