




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

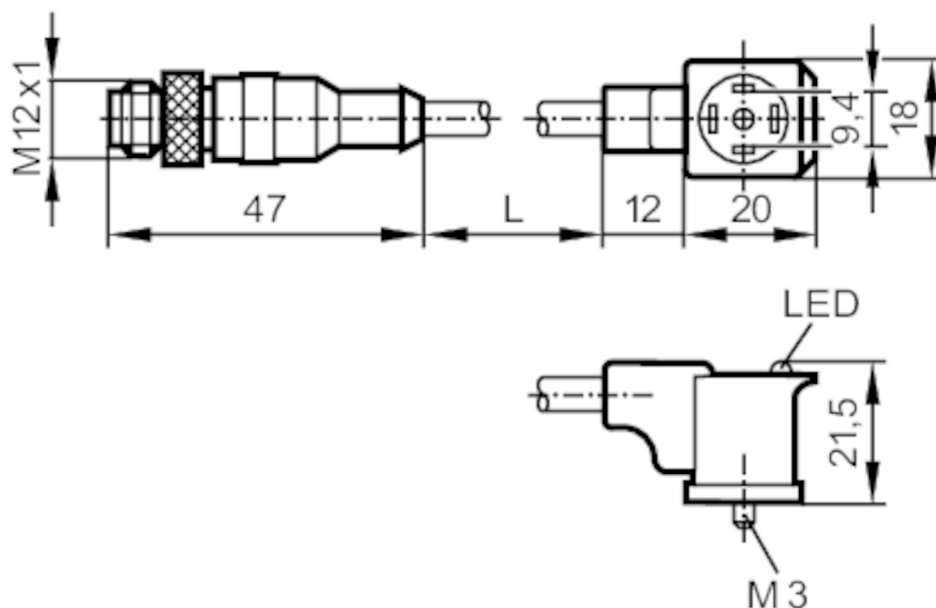


Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	77,7
Werkstoffe	PUR	
Werkstoff Griffkörper	PUR	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Schraube	
	Beschriftungsfeld	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

 
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

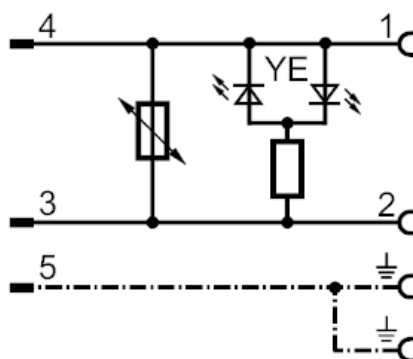

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

