


## Verbindungskabel

VDOGH040MSS0001H04STAH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

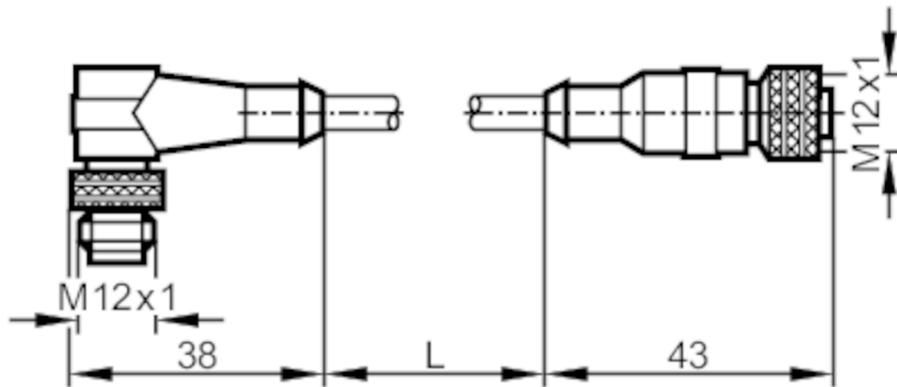

## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68

## Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E11468



## Verbindungskabel

VDOGH040MSS0001H04STAH040MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss

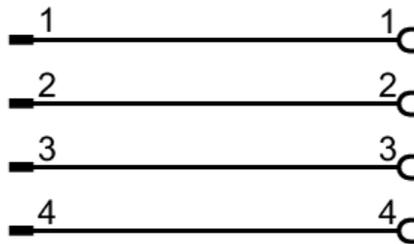

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

