


Verbindungskabel

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC029

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

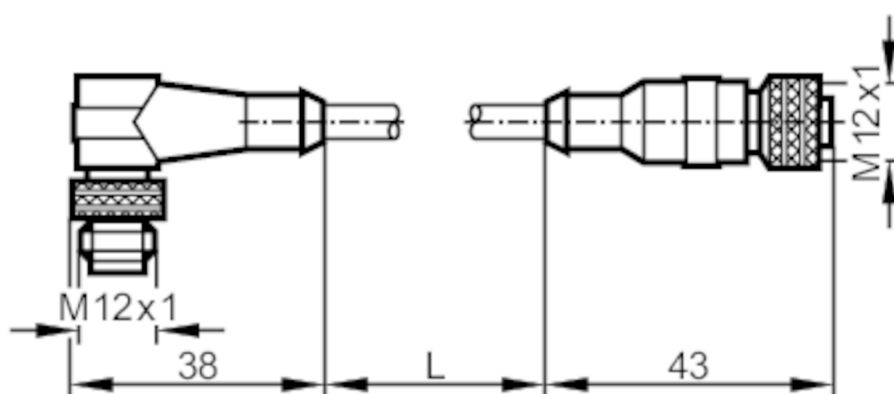

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...85

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Verbindungskabel

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Anschluss

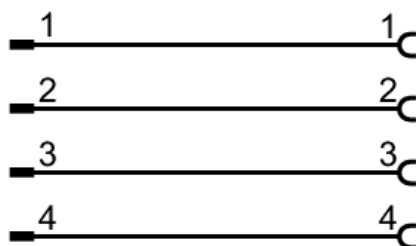

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

