



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT131

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Schutzklasse	III

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]	18 x 10 x 28
Werkstoffe	PVC
Werkstoff Griffkörper	PVC
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

E11501



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0005E03

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss

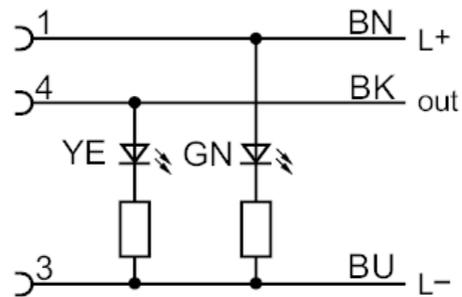

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau