


Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKPG

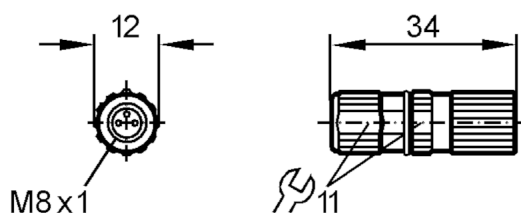

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 45 AC / < 70 DC

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit gesamt [A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...90

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g]

17,2

Werkstoffe

PA

Werkstoff Griffkörper

PA

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E11552



Konfektionierbare Buchse

SDOGF030MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,38 mm²; Adernisolation: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Leitungsmantel: Ø 3...5 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

