


# E11588



## Einbaustecker

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

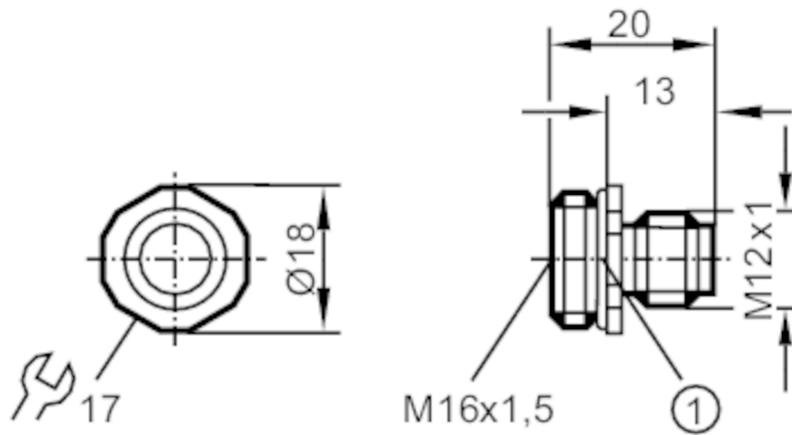

1 O-Ring



### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 125 AC/DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 20,3

Einbaugewinde M16

Werkstoffe Zinkdruckguss vernickelt

Werkstoff Griffkörper Zinkdruckguss, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E11588



## Einbaustecker


ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt

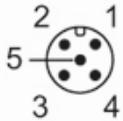

### Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
WH =	weiß
YE =	gelb