


Konfektionierbare Buchse

SDOAH042MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

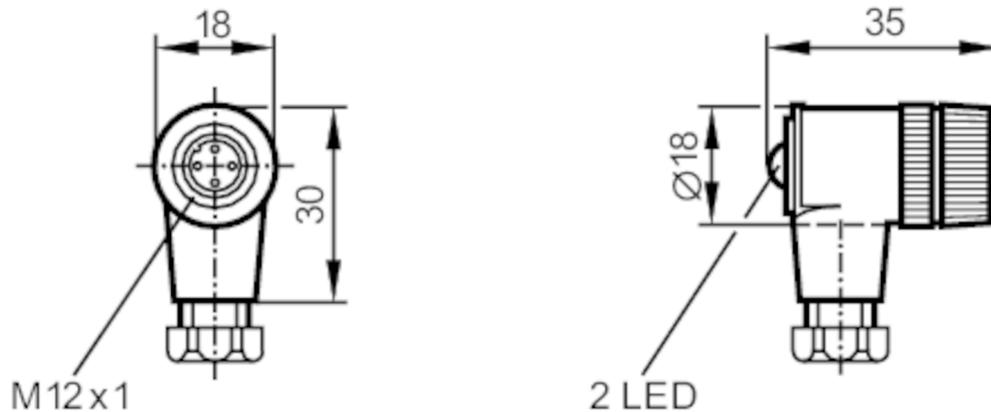

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	30 x 18 x 35
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E11659



Konfektionierbare Buchse

SDOAH042MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

